


# Lochplatten und Zubehör

- Symmetrisch perforierte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite.
- Materialstärke: 1,25 mm.
- Oberfläche: Pulverbeschichtet.
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm.
- Lochabstand: 38 mm.
- Lochung und Lochabstand passend für **Toolsystem**.
- Lochabstand bleibt auch bei mehreren Platten neben-/übereinander erhalten.

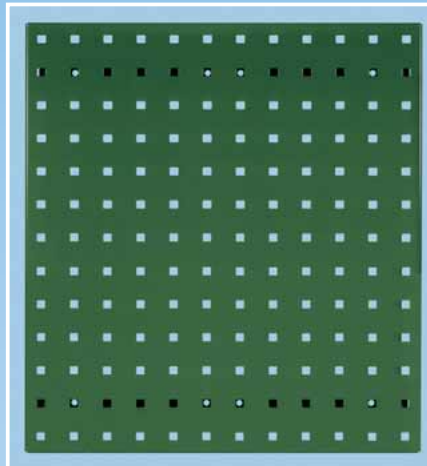

Abmessung B x H mm	Art.-No. RAL 6011	Art.-No. RAL 7042	Art.-No. RAL 3020	Art.-No. RAL 5002	
495 x 457	0960 040 019	0960 041 019	0960 042 019	0960 043 019	1
991 x 457	0960 040 027	0960 041 027	0960 042 027	0960 043 027	
1486 x 457	0960 040 035	0960 041 035	0960 042 035	0960 043 035	

Farbangaben unverbindlich!

## Haltestift

- Schmale Grundplatte 20 x 60 mm.
- Schräger Dorn.



Abmessung T x Ø mm	Art.-No.	
25 x 4	0960 045 025	5
50 x 4	0960 045 050	
75 x 4	0960 045 075	
100 x 4	0960 045 100	

## Halter

- Schmale Grundplatte 20 x 60 mm.
- Schräges Halterende.



Abmessung T x Ø mm	Art.-No.	
50 x 4	0960 046 442	5
75 x 4	0960 046 443	
100 x 4	0960 046 444	
150 x 4	0960 046 445	

## Doppelhalter

- Breite Grundplatte 60 x 60 mm.
- Schräges Halterende, Abstand 28 mm.



Abmessung T x Ø mm	Art.-No.	
50 x 6	0960 046 040	5
75 x 6	0960 046 045	
100 x 6	0960 046 050	
150 x 6	0960 046 068	