


# Universal-Achsmanschetten-Montageset

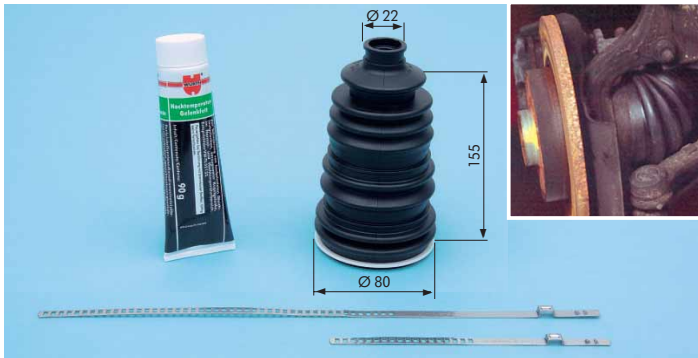

## Lange Ausführung

- Montage ohne Zerlegung der Kardan- und Achsgelenke.
- Verkürzte Reparaturzeit bis 50%.
- Passend für alle PKW und Kleintransporter (LKW) bis 3,5 t.
- Manschette öl- und fettbeständig.
- Einfache, kostensparende Lagerhaltung.
- Passend für alle gängigen Front- und Hinterrad-Kardangelnverbindungen.
- Lieferumfang: 1 Universal-Achsmanschette  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x178 mm  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x368 mm  
1 Hochtemperatur-Gelenkfett

**Art.-Nr. 0820 500** VE/St.: 1

## Kurze Ausführung

- Wie oben, jedoch Faltenbalg mit glatter Innenfläche.
- Besonders geeignet für japanische Fahrzeugmarken.
- Lieferumfang: 1 Universal-Achsmanschette  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x178 mm  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x368 mm  
1 Hochtemperatur-Gelenkfett

**Art.-Nr. 0820 550** VE/St.: 1

# Universal-Achsmanschetten für französische Fahrzeuge

- Montage ohne Zerlegung der Kardan- und Achsgelenke.
- Einbau mit Montagerichter und/oder Montagehilfe möglich.
- Verkürzte Reparaturzeit bis 50%.
- Manschette öl- und fettbeständig.
- Einfache kostensparende Lagerhaltung, da eine Manschette für mehrere Fahrzeugtypen geeignet ist.

- Lieferumfang: 1 Manschette  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x178 mm  
1 Universal-Schlauchschele, 7,0x368 mm  
1 Hochtemperatur-Gelenkfett.



## Technische Info

Typ 4 und Typ 5 sind äußerlich ähnlich. Manschettentyp 5 ohne Mittelsteg auf der Innenseite der Manschette und somit für Löbroachsen zu verwenden!

| Fahrzeugtyp   | Ausführung             | Typ-Nr.   |
|---|------------------------|-----------|
| Renault 4   |                        | 1         |
| Renault 4   | Commerciale            | 1         |
| Renault 5   | Serie 1 / bis 60 PS    | 1         |
| Renault 5   | Serie 2                | 1 / 3     |
| Renault 5   | ab 60 PS               | 3 / 5     |
| Renault 9 / 11 / 18   |                        | 3         |
| Renault 19  |                        | 5         |
| Renault 19  | bis 73 PS              | 1         |
| Renault 21 / 25   |                        | 3 / 4 / 5 |
| Renault Twingo  |                        | 1         |
| Renault Clio  | bis 60 PS / ab 60 PS   | 1 / 3     |
| Renault Megane, Scenic, Laguna, Safrane, Espace, Trafic, Master |                        | 4 / 5     |
| Peugeot 106   | TU-Motor / Diesel      | 2         |
| Peugeot 106   | XSi / Serie 2, ab 1997 | 3         |
| Peugeot 205   | Euro-Motor / XU-Motor  | 3         |
| Peugeot 205   | TU-Motor               | 2         |
| Peugeot 205   | GTI                    | 4 / 5     |
| Peugeot 205   | Diesel                 | 5         |
| Peugeot 306   |                        | 3 / 4 / 5 |
| Peugeot 309   |                        | 3         |
| Peugeot 309   | GTI / XU-Motor         | 4 / 5     |
| Peugeot 405   |                        | 3         |
| Peugeot 406   |                        | 4 / 5     |
| Peugeot 605   |                        | 3         |
| Peugeot 806   | Benzin / Diesel        | 4 / 5     |
| Peugeot Expert  |                        | 4 / 5     |
| Citroën   | Saxo                   | 2 / 3     |
| Citroën   | BX                     | 3 / 5     |
| Citroën   | Xantia / ZX            | 3 / 4 / 5 |
| Citroën   | XM / Evasion           | 4 / 5     |
| Citroën   | AX                     | 2         |
| Citroën   | Camper                 | 4 / 5     |

**Pro Fahrzeugtyp sind mehrere Manschettentypen möglich. Bitte Abbildungen beachten!**